

Technisches Datenblatt

Flachwinkel, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80
Typ GA-S70170
Artikelnummer: 6279123



Flachwinkel zur Richtungsänderung der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.
Die Sichtflächen der Formteile sind foliert. Das Oberteil muss separat bestellt werden.



- Alu** Aluminium
- EL** eloxiert

Stammdaten

Artikelnummer	6279123
Typ	GA-SF70170EL
Bezeichnung 1	Flachwinkel
Bezeichnung 2	symmetrisch
Hersteller	OBO
Dimension	70x170x300
Werkstoff	Aluminium
Oberfläche	eloxiert
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	142,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt


Flachwinkel, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80

Typ GA-S70170

Artikelnummer: 6279123



Abmessungen

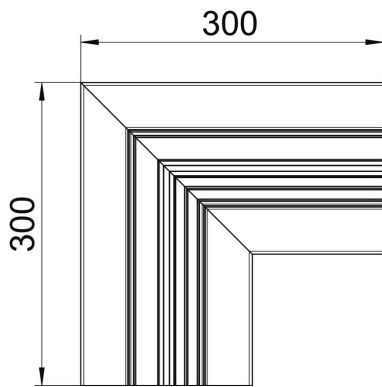

Länge	300 mm
Breite	170 mm
Höhe	70 mm

Technische Daten

Anzahl der Oberteile	1
Ausführung	Unterteil
für Kanalbreite	170 mm
für Kanalhöhe	70 mm
Halogenfrei	ja
Kabelhalteklammer	nein
Kanalverbinder	nein
Montageart der Oberteile	innenliegend
Montage Lochung im Boden	nein
Oberteilbreite	76,5 mm
Richtungsänderung	vertikal steigend/fallend
Schutzart	IP30
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK10
Symmetrisch	ja
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-25 °C
Winkelbereich min.	90 mm