

Technisches Datenblatt

T-Stück, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ
GA-S70110

Artikelnummer: 6279263



T-Stück zum Abzweig der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.
Die Sichtflächen der Formteile sind foliert.



Alu Aluminium

EL eloxiert

Stammdaten

| | |
|---------------------|--------------|
| Artikelnummer | 6279263 |
| Typ | GA-ST70110EL |
| Bezeichnung 1 | T-Stück |
| Bezeichnung 2 | symmetrisch |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 70x110x500 |
| Werkstoff | Aluminium |
| Oberfläche | eloxiert |
| Oberflächennorm | |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 96,6 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

T-Stück, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ
GA-S70110

Artikelnummer: 6279263



Abmessungen

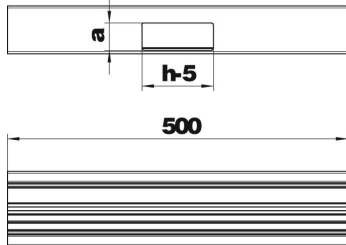

| | |
|--------|--------|
| Länge | 500 mm |
| Breite | 110 mm |
| Höhe | 70 mm |

Technische Daten

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Anzahl der Oberteile | 1 |
| Ausführung | Unterteil |
| für Kanalbreite | 110 mm |
| für Kanalhöhe | 70 mm |
| Halogenfrei | ja |
| Kabelhalteklammer | nein |
| Kanalverbinder | nein |
| Montageart der Oberteile | innenliegend |
| Montagelochung im Boden | nein |
| Oberteilbreite | 76,5 mm |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzfolie | ja |
| Schutzgrad IK-Code | IK10 |
| Symmetrisch | ja |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Temperatureinsatzbereich min. | -25 °C |