

# Technisches Datenblatt

Flachwinkel, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GK-70110

Artikelnummer: 6274321



Flachwinkel zur Richtungsänderung der GK Geräteeinbaukanäle.



**PVC** Polyvinylchlorid

## Stammdaten

Artikelnummer	6274321
Typ	GK-F70110CW
Bezeichnung 1	Flachwinkel
Hersteller	OBO
Dimension	70x110mm
Farbe	cremeweiß; RAL 9001
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	78 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

Flachwinkel, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GK-70110

Artikelnummer: 6274321



## Abmessungen

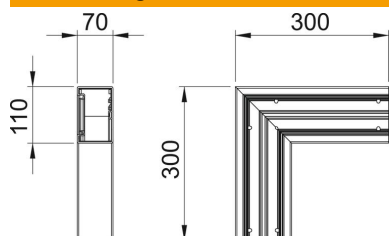

Länge	300 mm
Breite	110 mm
Höhe	70 mm

## Technische Daten

Anzahl der Oberteile	1
Ausführung	Unterteil
für Kanalbreite	110 mm
für Kanalhöhe	70 mm
Halogenfrei	nein
Kabelhalteklammer	nein
Kanalverbinder	nein
Montageart der Oberteile	innenliegend
Montagelochung im Boden	ja
Richtungsänderung	vertikal steigend/fallend
Schutzart	IP30
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK08
Symmetrisch	ja
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-15 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm