


Technisches Datenblatt

Flachwinkel, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GK-70170

Artikelnummer: 6274722



Flachwinkel zur Richtungsänderung der GK Geräteeinbaukanäle.

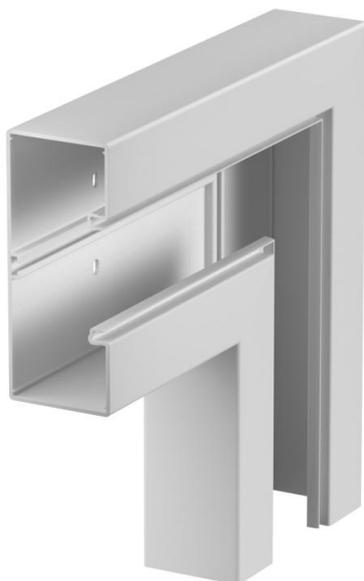

PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	6274722
Typ	GK-F70170LGR
Bezeichnung 1	Flachwinkel
Hersteller	OBO
Dimension	70x170mm
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	91 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Flachwinkel, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GK-70170

Artikelnummer: 6274722



Abmessungen

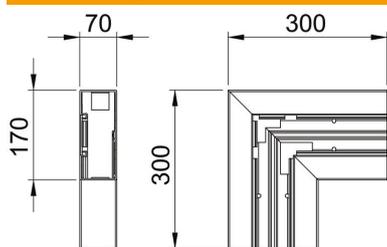

Länge	300 mm
Breite	170 mm
Höhe	70 mm

Technische Daten

Anzahl der Oberteile	1
Ausführung	Unterteil
für Kanalbreite	170 mm
für Kanalhöhe	70 mm
Halogenfrei	nein
Kabelhalteklammer	nein
Kanalverbinder	nein
Montageart der Oberteile	innenliegend
Montagelochung im Boden	ja
Oberteilbreite 2	0 mm
Oberteilbreite 3	0 mm
Richtungsänderung	vertikal steigend/fallend
Schutzart	IP30
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK08
Symmetrisch	ja
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-15 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm