


# Technisches Datenblatt

Inneneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GK-70130

Artikelnummer: 6274542



Inneneck zur Richtungsänderung der GK Geräteeinbaukanäle.

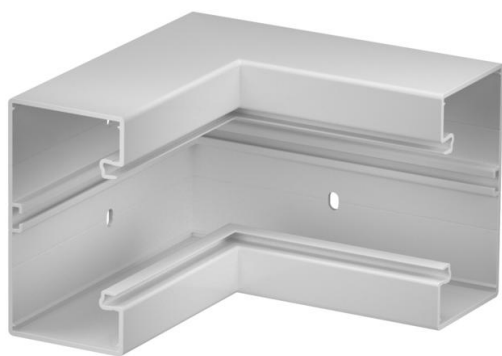

**PVC** Polyvinylchlorid

## Stammdaten

Artikelnummer	6274542
Typ	GK-I70130LGR
Bezeichnung 1	Inneneck
Hersteller	OBO
Dimension	70x130mm
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	110 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

Inneneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GK-70130

Artikelnummer: 6274542



## Abmessungen

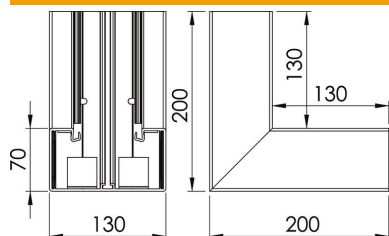

Länge	200 mm
Breite	130 mm
Höhe	70 mm

## Technische Daten

Anzahl der Oberteile	1
Ausführung	Unterteil
Form	symmetrisch
Halogenfrei	nein
Kabelhalteklammer	nein
Kanalverbinder	nein
Montageart der Oberteile	innenliegend
Montagelochung im Boden	ja
Oberteilbreite	76,5 mm
Oberteilbreite 2	0 mm
Oberteilbreite 3	0 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK08
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-15 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm