

Technisches Datenblatt

Kupplung GK-KUP

Artikelnummer: 6274650



Kupplung als Kanalverbinder zum passgenauen Verbinden der Kanallängen untereinander. Ein Kupplungspaar ist je Lieferlänge enthalten und vormontiert.



ABS/AVA Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer | 6274650 |
| Typ | GK-KUP |
| Bezeichnung 1 | Kupplung |
| Bezeichnung 2 | für GK |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 64x90mm |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
| Werkstoff | Acrylnitril-Butadien-Styrol |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Verpackungseinheit |
| Gewicht | 2,14 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 VPE |

Technisches Datenblatt

Kupplung GK-KUP


Artikelnummer: 6274650



Abmessungen



| | |
|--------|---------|
| Länge | 89,5 mm |
| Breite | 64 mm |

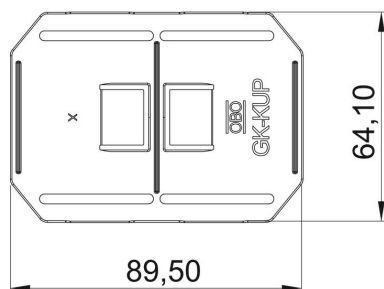

Technische Daten

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Ausführung | universal |
| Bauform | Kupplung |
| Halogenfrei | ja |
| Kanaltiefe | 70 mm |
| Mit Potentialausgleich | nein |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzgrad IK-Code | IK08 |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Temperatureinsatzbereich min. | -15 °C |