


# Technisches Datenblatt

T-Stückadapter, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ  
53165

Artikelnummer: 6113482



T-Stück Adapter zur Erstellung eines 90°-Abzweiges von der Systemgröße 53165 auf die Systemgröße 53165.

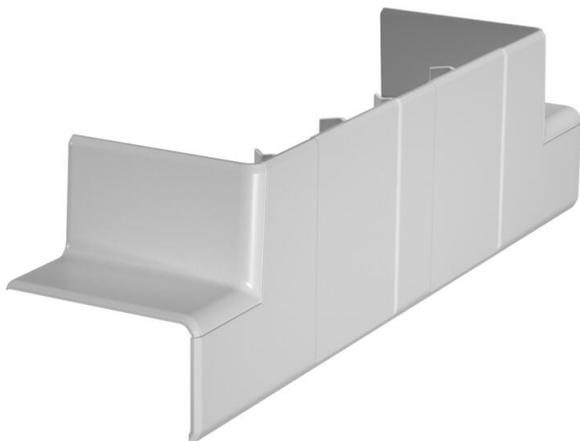

Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

## Stammdaten

Artikelnummer	6113482
Typ	GK-TR53165LGR
Bezeichnung 1	T-Stück Adapter
Bezeichnung 2	für Rapid 45-2 165
Hersteller	OBO
Dimension	225x62x56
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	4,515 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

T-Stückadapter, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ  
53165

Artikelnummer: 6113482



## Abmessungen

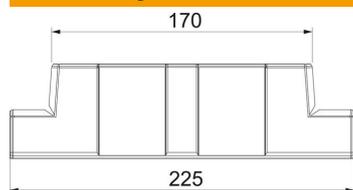

Länge	225 mm
Breite	62 mm
Höhe	55,5 mm

## Technische Daten

Anzahl der Oberteile	0
Ausführung	Haubenformteil
für Kanalbreite	165 mm
für Kanalhöhe	53 mm
Halogenfrei	ja
Kabelhalteklammer	nein
Kanalverbinder	nein
Montageart der Oberteile	übergreifend
Montagelochung im Boden	nein
Oberteilbreite	0 mm
Oberteilbreite 2	0 mm
Oberteilbreite 3	0 mm
Schutzart	IP40
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK08
Symmetrisch	nein
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-15 °C