

Technisches Datenblatt

Verbindungsplatte mit 2 Löchern FT

Artikelnummer: 1124645



Verbindungsplatte mit 2 Löchern zur Längsverbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	1124645
Typ	GMS 2 VP FT
Bezeichnung 1	Verbindungsplatte
Bezeichnung 2	mit 2 Löchern
Hersteller	OBO
Dimension	100x40x5
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	14 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Verbindungsplatte mit 2 Löchern FT

Artikelnummer: 1124645



Abmessungen

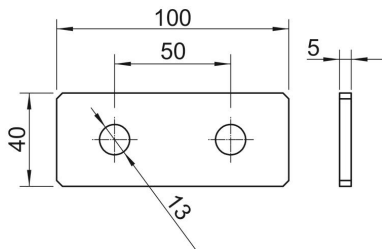

Länge	100 mm
Breite	40 mm
Höhe	5 mm

Technische Daten

Ausführung	mit Durchgangslochung 13 mm
Ausführung	Innenverbinder
Geeignet für Profilformen	C-Profil
Lochgröße	13 mm
Materialstärke	5 mm
Mit Schraubenzubehör	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein