

# Technisches Datenblatt

## Omegabügel FT

Artikelnummer: 1124671



Befestigungsbügel mit 3 Löchern zur kreuzförmigen Verbindung von Profilschienen 41 x 21 mm.



**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	1124671
Typ	GMS 3 O 4121 FT
Bezeichnung 1	Omegabügel
Bezeichnung 2	mit 3 Löchern
Hersteller	OBO
Dimension	150x25x40x5
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	26,54 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Omegabügel FT

Artikelnummer: 1124671



### Abmessungen

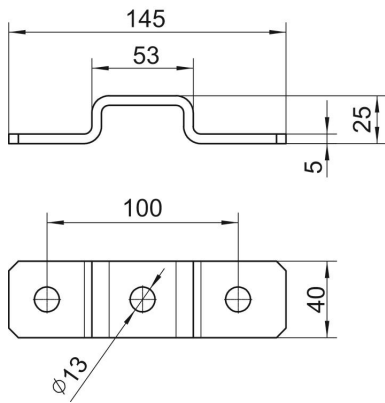

Länge	150 mm
Breite	40 mm
Höhe	25 mm

### Technische Daten

Ausführung	mit Durchgangslochung 13 mm
Geeignet für Profilformen	C-Profil
Lochgröße	13 mm
Materialstärke	5 mm
Mit Schraubenzubehör	nein