

# Technisches Datenblatt

## Verbindungsplatte mit 4 Löchern A2

Artikelnummer: 1124689



Verbindungsplatte mit 4 Löchern zur Längsverbinding von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm.



**VA** Edelstahl, rostfrei

**2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Artikelnummer	1124689
Typ	GMS 4 VP A2
Bezeichnung 1	Verbindungsplatte
Bezeichnung 2	mit 4 Löchern
Hersteller	OBO
Dimension	200x40x4
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	23,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Verbindungsplatte mit 4 Löchern A2

Artikelnummer: 1124689



### Abmessungen

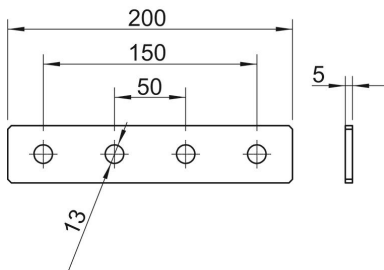

Länge	200 mm
Breite	40 mm
Höhe	4 mm

### Technische Daten

Ausführung	mit Durchgangslochung 13 mm
Ausführung	Innenverbinder
Geeignet für Profilformen	C-Profil
Lochgröße	13 mm
Materialstärke	4 mm
Mit Schraubenzubehör	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein