


Technisches Datenblatt

Verbindungsplatte mit 4 Löchern FT

Artikelnummer: 1124649



Verbindungsplatte mit 4 Löchern zur Längsverbinding von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm.

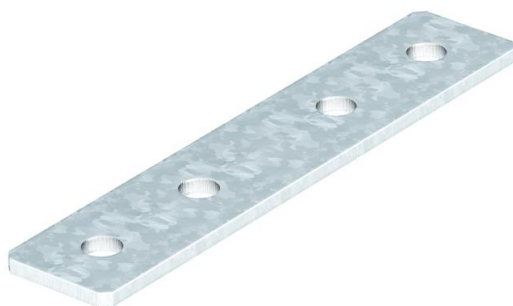

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	1124649
Typ	GMS 4 VP FT
Bezeichnung 1	Verbindungsplatte
Bezeichnung 2	mit 4 Löchern
Hersteller	OBO
Dimension	200x40x5
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	35,58 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Verbindungsplatte mit 4 Löchern FT

Artikelnummer: 1124649



Abmessungen

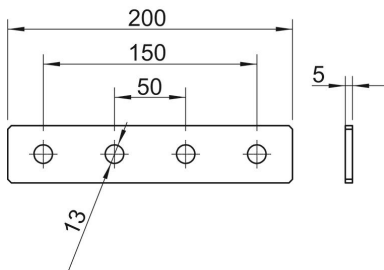

Länge	200 mm
Breite	40 mm
Höhe	5 mm

Technische Daten

Ausführung	mit Durchgangslochung 13 mm
Ausführung	Innenverbinder
Geeignet für Profilformen	C-Profil
Lochgröße	13 mm
Materialstärke	5 mm
Mit Schraubenzubehör	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein