

# Technisches Datenblatt

## Verbindungsplatte X-Form A2

Artikelnummer: 1124697



Verbindungsplatte mit 5 Löchern zur Kreuzverbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm.



**VA** Edelstahl, rostfrei

**2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Artikelnummer	1124697
Typ	GMS 5 VP X A2
Bezeichnung 1	Verbindungsplatte
Bezeichnung 2	X-Form
Hersteller	OBO
Dimension	150x150x40x4
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	29,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Verbindungsplatte X-Form A2

Artikelnummer: 1124697



### Abmessungen

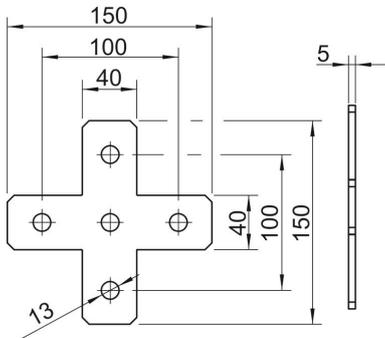

Länge	150 mm
Breite	40 mm
Höhe	4 mm

### Technische Daten

Ausführung	mit Durchgangslochung 13 mm
Ausführung	Kreuzverbinder
Geeignet für Profilformen	C-Profil
Lochgröße	13 mm
Materialstärke	4 mm
Mit Schraubenzubehör	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein