


# Technisches Datenblatt

## Verbindungsplatte mit 5 Löchern FT

Artikelnummer: 1124651



Verbindungsplatte mit 5 Löchern zur Längsverbinding von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm.

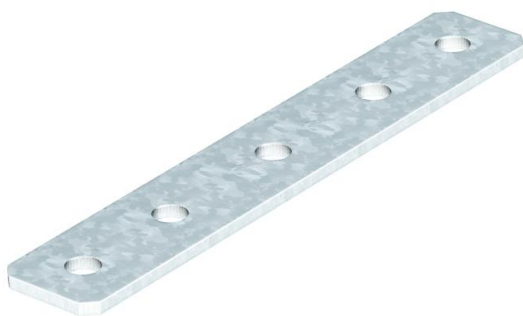

**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	1124651
Typ	GMS 5 VP FT
Bezeichnung 1	Verbindungsplatte
Bezeichnung 2	mit 5 Löchern
Hersteller	OBO
Dimension	250x40x5
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	40 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Verbindungsplatte mit 5 Löchern FT

Artikelnummer: 1124651



### Abmessungen

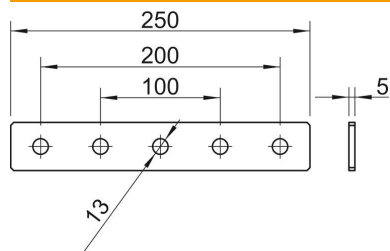

Länge	250 mm
Breite	40 mm
Höhe	5 mm

### Technische Daten

Ausführung	mit Durchgangslochung 13 mm
Ausführung	Innenverbinder
Geeignet für Profilformen	C-Profil
Lochgröße	13 mm
Materialstärke	5 mm
Mit Schraubenzubehör	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein