

Technisches Datenblatt

Gitterrinnenverbinder, lang A4

Artikelnummer: 6016688



Gitterrinnenverbinder in langer Ausführung zur schraubenlosen Längsverbinding von Gitterrinnen.

Pro Verbindungsstelle werden 2 Längsverbinder Typ GRV 245 eingesetzt.

Einsetzbar ab einer Gitterrinnenbreite von 100mm.

Die FS-Variante kommt für die Verbindung von galvanisch verzinkten Gitterrinnen zum Einsatz, die DD-Variante für die Verbindung von tauchfeuerverzinkten/feuerverzinkten Gitterrinnen und die VA-Variante für die Verbindung von Edelstahl-Gitterrinnen.



A4 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6016688
Typ	GRV 245 A4
Bezeichnung 1	Schnellverbinder
Bezeichnung 2	für Gitterrinne, lange Bauform
Hersteller	OBO
Dimension	L245mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4404
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	13,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Gitterrinnenverbinder, lang A4

Artikelnummer: 6016688



Abmessungen

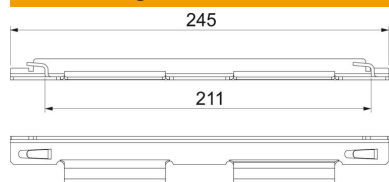

Abmessung	245 x 30
Länge	245 mm
Breite	30 mm
Breite	1,18 in
Höhe	14 mm
Höhe	0,55 in
Blechstärke	2 mm

Technische Daten

Ausführung	Längsverbinder
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	ja
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	nein
Gelenkverbinder horizontal	nein
Gelenkverbinder vertikal	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Verbindungsart	schraubloser Verbinder