

Technisches Datenblatt


Inneneck, asymmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80

Typ GS-A70170

Artikelnummer: 6277840



Inneneck zur direkten Montage am GS Geräteeinbaukanal.

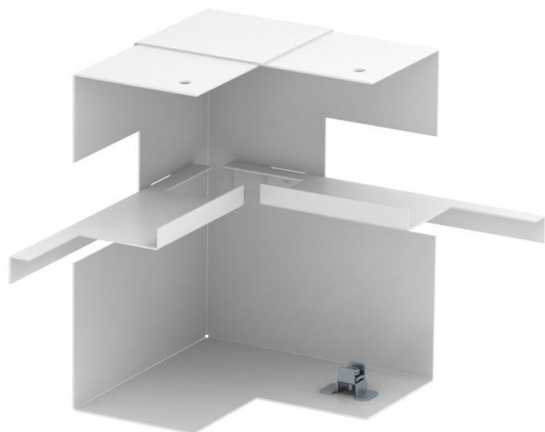

St Stahl

Stammdaten

Artikelnummer	6277840
Typ	GS-AI70170RW
Bezeichnung 1	Inneneck
Bezeichnung 2	vereinfacht asymmetrisch
Hersteller	OBO
Dimension	70x170x128
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Stahl
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	67 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt


Inneneck, asymmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80

Typ GS-A70170

Artikelnummer: 6277840



Abmessungen

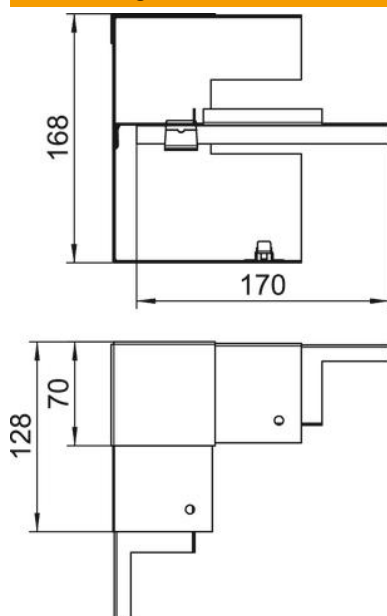

Länge	128 mm
Breite	170 mm
Höhe	70 mm

Technische Daten

Anzahl der Oberteile	1
Ausführung	Unterteil
Form	asymmetrisch
Halogenfrei	ja
Kabelhalteklammer	nein
Kanalverbinder	nein
Montageart der Oberteile	innenliegend
Montagelochung im Boden	ja
Oberteilbreite	76,5 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK10
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-25 °C
Winkelbereich min.	90 mm