

# Technisches Datenblatt

## Stoßstellenverbinder FT

Artikelnummer: 6016573



Stoßstellenverbinder für Gitterrinne Typ SGR.  
Inklusive Schraube FRS M8 x 25 mit Kombimutter.  
Abb. Positionierung und Anzahl der Gitterinnenverbinder.

50-150mm = 2 Stück

200-300mm = 3 Stück

400-450mm = 4 Stück

500-600mm = 5 Stück




**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten


Artikelnummer	6016573
Typ	GU 6 FT
Bezeichnung 1	U-Verbinder
Bezeichnung 2	für Gitterrinne
Hersteller	OBO
Dimension	24x28x30
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	4,226 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

### Abmessungen

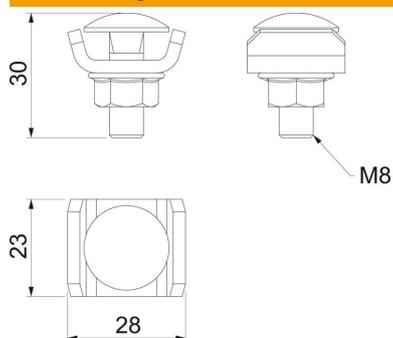


Abmessung	24 x 28
Länge	24 mm
Breite	28 mm
Breite	1,1 in
Höhe	30 mm
Höhe	1,18 in

SGR 55/105

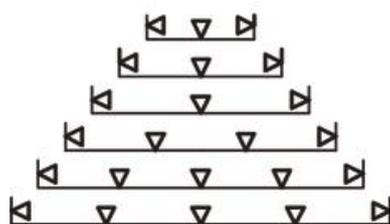

SGR 155

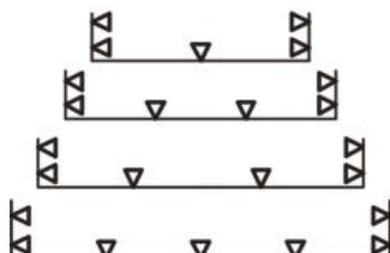

### Technische Daten

Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	ja
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	nein
Gelenkverbinder horizontal	nein
Gelenkverbinder vertikal	nein
Passend für Gitterinnendraht min.	6 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt	ja
Verbindungsart	Schraubverbinder