


Technisches Datenblatt

Gelenkverbinder 200 FT

Artikelnummer: 6083210

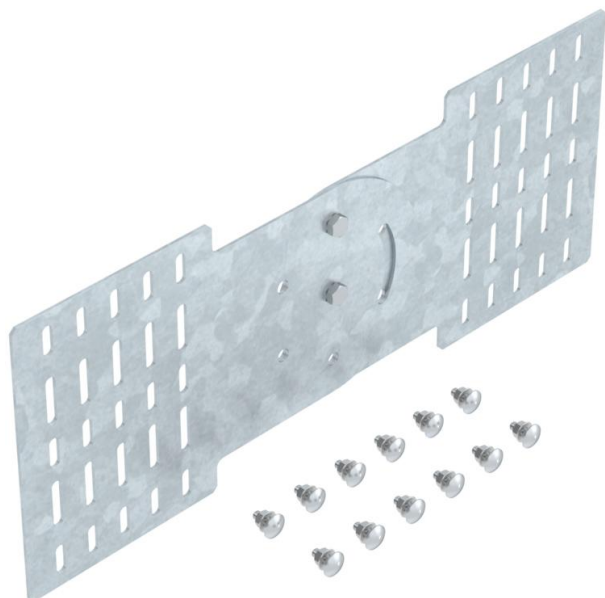

Gelenkverbinder für vertikal abgewinkelte Verbindungen von Kabelrinnen (FT) mit 200 mm Seitenhöhe.

CE

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6083210
Typ	GVM 200 FT
Bezeichnung 1	Gelenkverbinder
Bezeichnung 2	für Mobilfunkrinne
Hersteller	OBO
Dimension	200x500
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	216,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Gelenkverbinder 200 FT

Artikelnummer: 6083210



Abmessungen

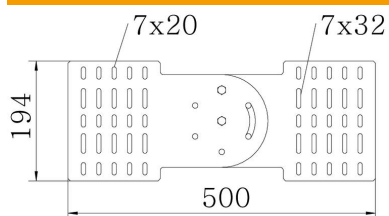

Länge	500 mm
Breite	16 mm
Höhe	194 mm
Höhe	8 in
Blechstärke	2,5 mm

Technische Daten

Ausführung	Längsverbinder
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe	200 mm
Gelenkverbinder horizontal	nein
Gelenkverbinder vertikal	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Verbindungsart	Schraubverbinder