


Technisches Datenblatt

Sechskantschraube DIN 933 A4

Artikelnummer: 3156037



Sechskantschraube M12x50mm

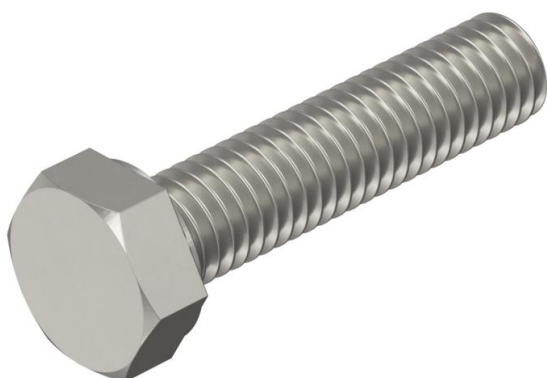

A2 **A4** **A5** Edelstahl, rostfrei Edelstahl, rostfrei Edelstahl, rostfrei
2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	3156037
Typ	HHS M12x50 A4
Bezeichnung 1	Sechskantschraube
Hersteller	OBO
Dimension	M12x50mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	5,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Sechskantschraube DIN 933 A4


Artikelnummer: 3156037



Abmessungen



Länge	50 mm
Maß d	12 mm
Maß L	50 mm

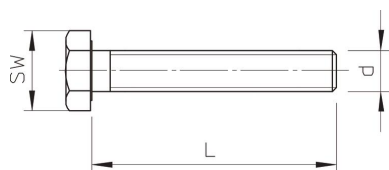

Technische Daten

Gewinde	M12
Gewinde metrisch	12
Schlüsselweite	19