

Technisches Datenblatt

Sechskantschraube DIN 933 A4

Artikelnummer: 3156022



Sechskantschraube M6x40mm



A2 **A4** **A5** Edelstahl, rostfrei Edelstahl, rostfrei Edelstahl, rostfrei
2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	3156022
Typ	HHS M6x40 A4
Bezeichnung 1	Sechskantschraube
Hersteller	OBO
Dimension	M6x40mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,923 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Sechskantschraube DIN 933 A4

Artikelnummer: 3156022



Abmessungen

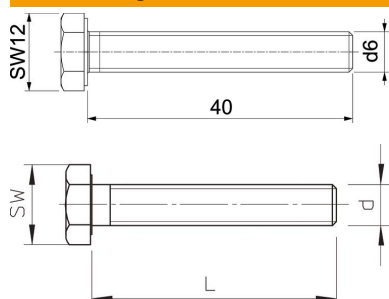

Länge	40 mm
Maß d	6 mm
Maß L	40 mm

Technische Daten

Gewinde	M6
Gewinde metrisch	6
Schlüsselweite	10