


# Technisches Datenblatt

## Sechskantschraube DIN 933 V4A

Artikelnummer: 3156024



Sechskantschraube M8x20mm

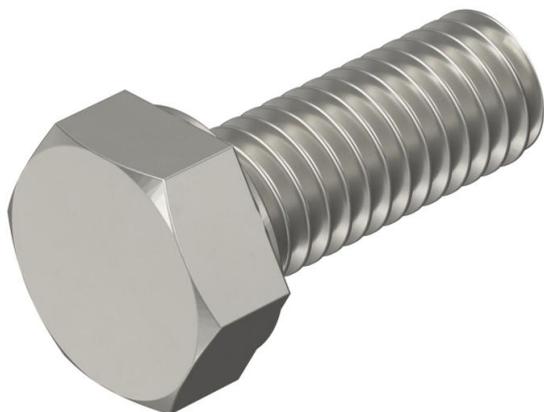

**A2** **A4** **A5** Edelstahl, rostfrei    Edelstahl, rostfrei    Edelstahl, rostfrei  
**2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Artikelnummer	3156024
Typ	HHS M8x20 A4
Bezeichnung 1	Sechskantschraube
Hersteller	OBO
Dimension	M8x20mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,23 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Sechskantschraube DIN 933 V4A

Artikelnummer: 3156024



### Abmessungen

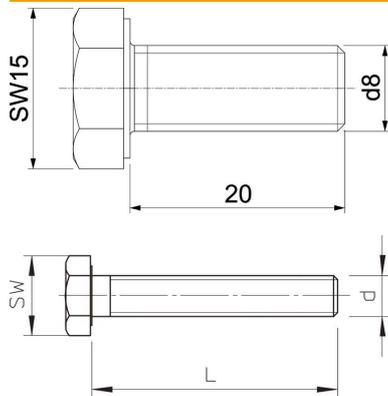

Länge	20 mm
Maß d	8 mm
Maß L	20 mm

### Technische Daten

Gewinde	M8
Gewinde metrisch	8
Schlüsselweite	13