

Technisches Datenblatt

Sechskant-Holzschraube DIN 571

Artikelnummer: 3188140



Sechskantschraube nach DIN 571 mit Holzgewinde. Geeignet für Dübel Typen 910.



- St** Stahl
- G** galvanisch verzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	3188140
Typ	HHWS 8x40 G
Bezeichnung 1	Sechskantholzschraube
Hersteller	OBO
Dimension	8x40mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,56 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Sechskant-Holzschraube DIN 571



Artikelnummer: 3188140



Abmessungen

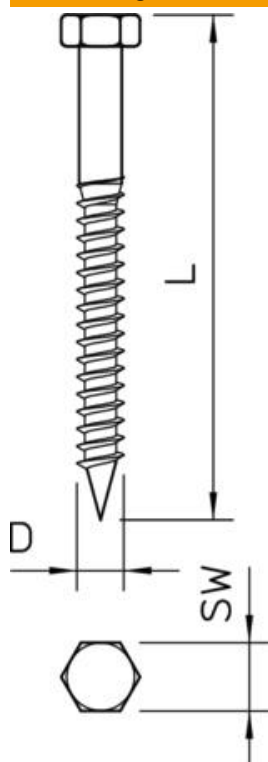

Länge	40 mm
Maß D	8 mm
Maß L	40 mm

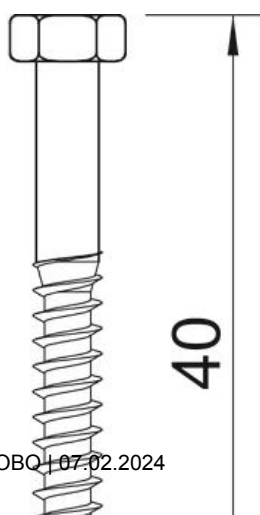 

Technisches Datenblatt

Sechskant-Holzschraube DIN 571

Artikelnummer: 3188140



Technische Daten

Schaftdurchmesser	8 mm
Schlüsselweite	13