

# Technisches Datenblatt

## Sechskantmutter DIN 934 V2A

Artikelnummer: 3397106



Sechskantmutter nach DIN 934 mit metrischem Gewinde.



**A2** Edelstahl, rostfrei

**2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Artikelnummer	3397106
Typ	HN M10 A2
Bezeichnung 1	Sechskantmutter
Hersteller	OBO
Dimension	M10
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,043 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Sechskantmutter DIN 934 V2A

Artikelnummer: 3397106



### Abmessungen

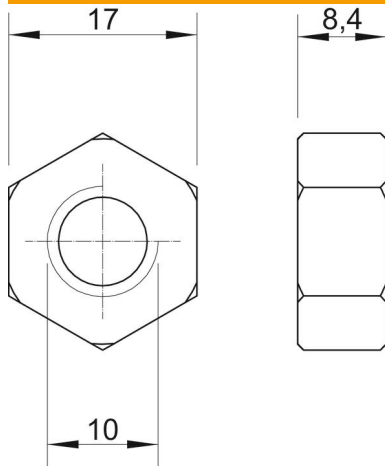

Maß d	10 mm
Maß h	8,4 mm

### Technische Daten

Gewinde	M10
Gewinde metrisch	10
Gewindeart	metrisch
Halogenfrei	ja
Mit Flansch	nein
Schlüsselweite	17
Selbstsichernd	nein
Linksgewinde	nein
Gewinde imperial	3/8 Zoll
Ausführung Mutter	Mutter
Schraubensystem Mutter	Außensechskant