

Technisches Datenblatt

Verbindungselement 38 mm

Artikelnummer: 7399890



Zur Verbindung von Unterflur-Installationskanälen bei Im-Beton-Anwendung.
Mit zwei verstellbaren Aufnahmen für Nivelliereinheiten IBNEV.



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7399890
Typ	IBVE 25038
Bezeichnung 1	Verbindungselement
Bezeichnung 2	für Kanal 25038
Hersteller	OBO
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	131,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Verbindungselement 38 mm


Artikelnummer: 7399890



Abmessungen

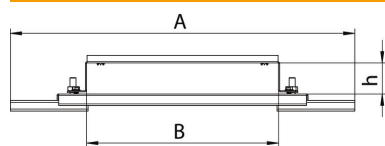

Länge	332 mm
Breite	105 mm
Höhe	76 mm
Maß B	250 mm
Maß h	38 mm

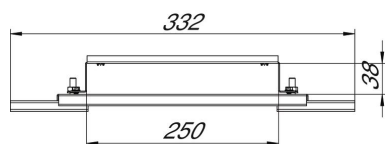

Technische Daten

Ausführung	Lasche
Geeignet für Dehnungsfuge	nein
Kanalbreite min.	250 mm
Kanalhöhe min.	38 mm
Mit Potentialausgleich	ja