

Technisches Datenblatt

Verbindungselement 48 mm

Artikelnummer: 7399892



Zur Verbindung von Unterflur-Installationskanälen (Breite 250 mm)
Mit zwei verstellbaren Aufnahmen für Nivelliereinheiten.



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

| | |
|---------------------|--------------------|
| Artikelnummer | 7399892 |
| Typ | IBVE 25048 |
| Bezeichnung 1 | Verbindungselement |
| Bezeichnung 2 | für Kanal 25048 |
| Hersteller | OBO |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 133,8 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

Verbindungselement 48 mm


Artikelnummer: 7399892



Abmessungen

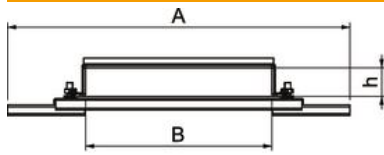

| | |
|--------|--------|
| Länge | 332 mm |
| Breite | 105 mm |
| Höhe | 76 mm |
| Maß B | 250 mm |
| Maß h | 48 mm |

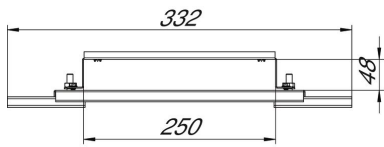

Technische Daten

| | |
|---------------------------|--------|
| Ausführung | Lasche |
| Geeignet für Dehnungsfuge | nein |
| Kanalbreite min. | 250 mm |
| Kanalhöhe min. | 48 mm |
| Mit Potentialausgleich | ja |