 
Technisches Datenblatt

Installationssäule Stahlblech mit Oberteil PVC



Artikelnummer: 6286540



- 1 einzügige Säule mit Spannbefestigung Gesamtlänge: 2625 mm - 3665 mm
- 1 Deckenbefestigung mit Teleskopprofil
- 1 Oberteil PVC Länge: 2500 mm

Ein 2-m-Trennsteg aus PVC sowie 2 Oberteilklammern sind im Lieferumfang ent-

Die Installationssäule ist zur Aufnahme von Geräteeinbaudosen der Serie 71GD.

geeignet.

Die Installationssäule ist vormontiert und sofort einsatzbereit. Das nachfolgende Zubehör kann entsprechend der Montagesituation zusätzlich verwendet werden.



Technisches Datenblatt


Installationssäule Stahlblech mit Oberteil PVC



Artikelnummer: 6286540

Stammdaten		
	Artikelnummer	6286540
	Тур	ISS70110STKRW
	Bezeichnung 1	Installationssäule
	Bezeichnung 2	Boden/Decke OT PVC
	Hersteller	OBO
	Dimension	2505x115x75
	Farbe	reinweiß; RAL 9010
	Werkstoff	Stahl
	Kleinste VK-Einheit	1
	Mengeneinheit	Stück
	Gewicht	1100 kg
	Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

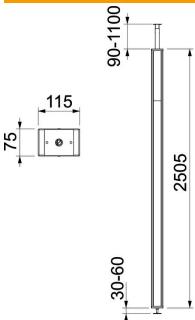

Länge	2.505 mm
Breite	115 mm
Höhe	75 mm

Technisches Datenblatt

Installationssäule Stahlblech mit Oberteil PVC



Artikelnummer: 6286540

Technische Daten		
	Anzahl der einsetzbaren Oberteile	1
	Anzahl der Züge	1 St.
	Ausführung	einseitig
	Befestigungsart	Teleskop
	Bodenmontage	nein
	Deckenmontage	ja
	Durchgehendes Profil	ja
	Halogenfrei	nein
	Höhenausgleich max.	1100 mm
	Höhenausgleich min.	90 mm
	Kabeleinführung	oben
	Oberteilbreite	76,5 mm
	Ortsveränderlich	nein
	Säulenform	rechteckig
	Säulenhöhe max.	3700 mm
	Säulenhöhe min.	2600 mm
	Verstellbar	ja
	Vorverdrahtet	nein