


Technisches Datenblatt

Bodenplatte für ISS70110

Artikelnummer: 6290104



Bodenplatte mit 30 mm sichtbarem Rand und 4 Befestigungslöchern Ø 8,5 mm.
Die Bodenplatte eignet sich zur Montage von Installationssäulen vom Typ ISS70110.

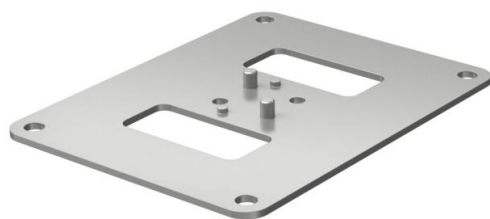

St Stahl

FSK bandverzinkt / kunststoffbeschichtet

Stammdaten

Artikelnummer	6290104
Typ	ISSBP70110WA
Bezeichnung 1	Bodenplatte
Hersteller	OBO
Dimension	170x130x3
Farbe	weißaluminium; RAL 9006
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	16,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Bodenplatte für ISS70110

Artikelnummer: 6290104



Abmessungen

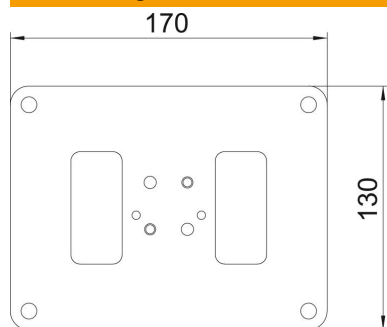

Länge	170 mm
Breite	130 mm
Höhe	3 mm

Technische Daten

Einstellbar	nein
Halogenfrei	ja