


Technisches Datenblatt

Bodenplatte 70140

Artikelnummer: 6290124



Bodenplatte mit 30 mm sichtbarem Rand und 4 Befestigungslöchern Ø 8,5 mm.
Die Bodenplatte eignet sich zur Montage von Installationssäulen vom Typ
ISST70140, ISSOG70140 und ISST70140B.

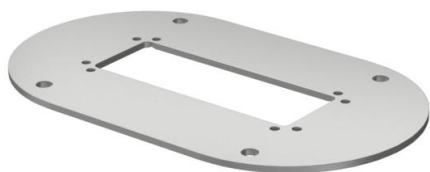

St Stahl

FSK bandverzinkt / kunststoffbeschichtet

Stammdaten

Artikelnummer	6290124
Typ	ISSBP70140WA
Bezeichnung 1	Bodenplatte
Hersteller	OBO
Dimension	205x124x3
Farbe	weißaluminium; RAL 9006
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	18,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Bodenplatte 70140

Artikelnummer: 6290124



Abmessungen

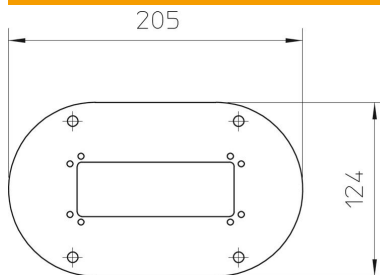

Länge	205 mm
Breite	124 mm
Höhe	3 mm

Technische Daten

Einstellbar	nein
Halogenfrei	ja