

# Technisches Datenblatt

Installationssäule, Typ ISSHS140700

Artikelnummer: 6290040

 


ISS Installationssäule 2- zügig aus Aluminium mit 76,5-mm-Systemöffnung.  
Leer, bestückbar mit handelsüblichen Geräten (Steckdose, Telefon, usw.), max.  
10 Geräte.

Befestigung direkt auf dem Fußboden möglich. Geräteeinbaudosen sind separat  
zu bestellen.

Die Installationssäule ist zur Aufnahme von frontrastenden Geräteeinbaudosen  
der

Serie 71GD... geeignet. Optional ist der Einbau einer Trennwand Typ GA-TW  
(6279711) sowie die Montage der Oberteilkammer Typ KL80A möglich.



Alu Aluminium

# Technisches Datenblatt

Installationssäule, Typ ISSHS140700

Artikelnummer: 6290040



## Stammdaten

Artikelnummer	6290040
Typ	ISSHS140700RW
Bezeichnung 1	Installationssäule
Bezeichnung 2	Boden
Hersteller	OBO
Dimension	675x130x140
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Aluminium
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	466 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

Installationssäule, Typ ISSHS140700


Artikelnummer: 6290040



## Abmessungen

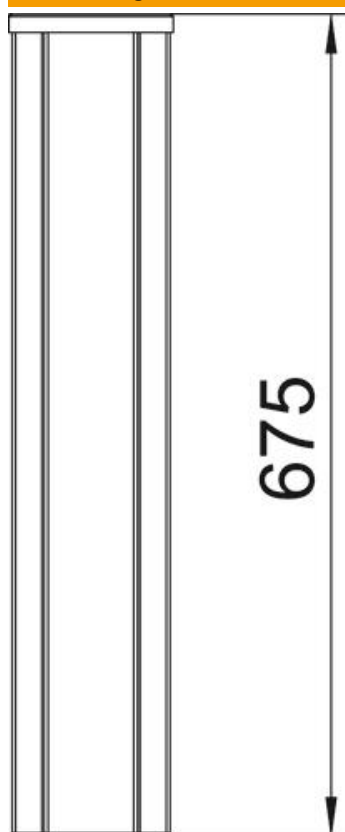

Länge	675 mm
Breite	130 mm
Höhe	140 mm

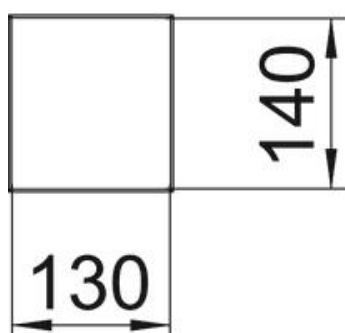

# Technisches Datenblatt

Installationssäule, Typ ISSHS140700

Artikelnummer: 6290040



## Technische Daten

Anzahl der einsetzbaren Oberteile	2
Anzahl der Züge	2 St.
Ausführung	doppelseitig
Befestigungsart	Schrauben
Bodenmontage	ja
Deckenmontage	nein
Durchgehendes Profil	ja
Halogenfrei	ja
Kabeleinführung	unten
Oberteilbreite	76,5 mm
Ortsveränderlich	nein
Säulenform	rechteckig
Säulenhöhe min.	675 mm
Verstellbar	nein
Vorverdrahtet	nein