

 
# Technisches Datenblatt

## Installationssäule, Typ ISSHS4

Artikelnummer: 6286700



ISS Installationssäule aus Stahlblech mit einer 76,5-mm-Systemöffnung an 4 Seiten. Leer, bestückbar von allen 4 Seiten mit je 6 handelsüblichen Geräten (Steckdose, Telefon, usw.), max. 24 Geräte. Befestigung direkt auf dem Fußboden. Geräteeinbaudosen sind separat zu bestellen. Die Installationssäule ist zur Aufnahme von frontrastenden Geräteeinbaudosen der Serie 71GD... geeignet.



**St** Stahl

### Stammdaten

Artikelnummer	6286700
Typ	ISSHS4 61OT3RW
Bezeichnung 1	Installationshalbsäule
Bezeichnung 2	mit Systemöffnung 80
Hersteller	OBO
Dimension	680x212x212
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Stahl
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1050 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

Installationssäule, Typ ISSHS4

Artikelnummer: 6286700



## Abmessungen

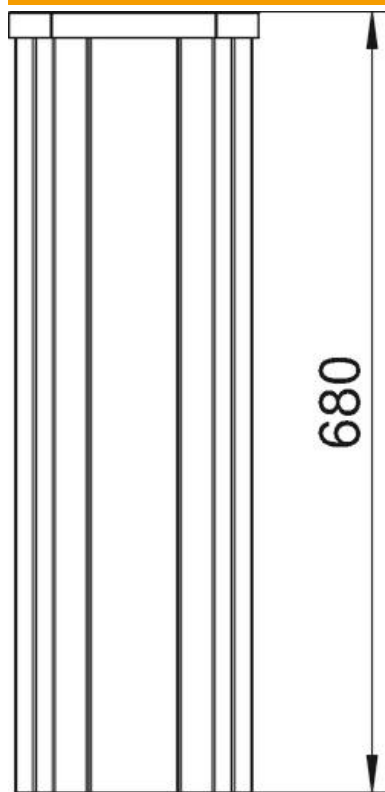

Länge	680 mm
Breite	212 mm
Höhe	212 mm



# Technisches Datenblatt

Installationssäule, Typ ISSHS4

Artikelnummer: 6286700



## Technische Daten

Anzahl der einsetzbaren Oberteile	4
Anzahl der Züge	4 St.
Ausführung	sonstige
Befestigungsart	Schrauben
Bodenmontage	ja
Deckenmontage	nein
Durchgehendes Profil	ja
Halogenfrei	ja
Kabeleinführung	unten
Oberteilbreite	76,5 mm
Ortsveränderlich	nein
Säulenform	quadratisch
Säulenhöhe min.	680 mm
Verstellbar	nein
Vorverdrahtet	nein