

Technisches Datenblatt

Kopfplatte, quer

Artikelnummer: 6347061



Kopfplatte für die Montage am IS 8-Stiel. Der Kabelrinnen bzw. Kabelleiterverlauf ist in Querrichtung.
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.
Die Länge des Stiels ist auf max. 2000 mm zu begrenzen.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6347061
Typ	KI 8 NOK FT
Bezeichnung 1	Kopfplatte
Bezeichnung 2	für IS 8-Stiel, 90° gedreht
Hersteller	OBO
Dimension	200mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	158,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Kopfplatte, quer

Artikelnummer: 6347061



Abmessungen

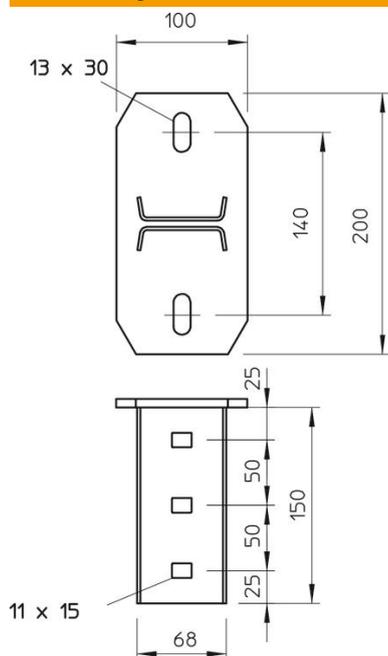

Länge	200 mm
Breite	100 mm
Höhe	150 mm

Technische Daten

Ausführung	Schraubkopfplatte
Geeignet für Deckenbefestigung	ja
Geeignet für Konsolenbefestigung	nein
Geeignet für Profilformen	I-Profil
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm