

Kombimutter mit angepresster U-Scheibe in Anlehnung an EN 1661.




CE

VA Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

Artikelnummer	6408940
Typ	KM M12 A4
Bezeichnung 1	Kombimutter
Bezeichnung 2	mit angepresster Scheibe
Hersteller	OBO
Dimension	M12
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4401
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,26 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

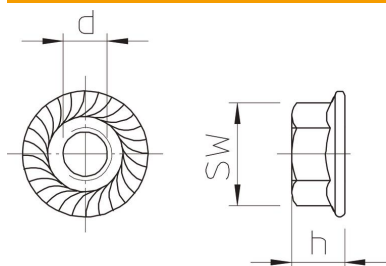

Maß d	12 mm
Maß h	12 mm

Technisches Datenblatt

Kombimutter A4

Artikelnummer: 6408940



Technische Daten

Gewinde	M12
Gewinde metrisch	12
Gewindeart	metrisch
Halogenfrei	ja
Schlüsselweite	18
Selbstsichernd	ja
Linksgewinde	nein
Gewinde imperial	1/2 Zoll
Ausführung Mutter	Mutter
Schraubsystem Mutter	Außensechskant