

Kombimutter mit angepresster U-Scheibe in Anlehnung an EN 1661.




VA Edelstahl, rostfrei

#### Stammdaten

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Artikelnummer       | 6408970                    |
| Typ                 | KM M6 A4                   |
| Bezeichnung 1       | Kombimutter                |
| Bezeichnung 2       | mit angepresster Scheibe   |
| Hersteller          | OBO                        |
| Dimension           | M6                         |
| Werkstoff           | Edelstahl, rostfrei 1.4401 |
| Kleinste VK-Einheit | 100                        |
| Mengeneinheit       | Stück                      |
| Gewicht             | 0,315 kg                   |
| Gewichtseinheit     | kg/100 St.                 |

#### Abmessungen

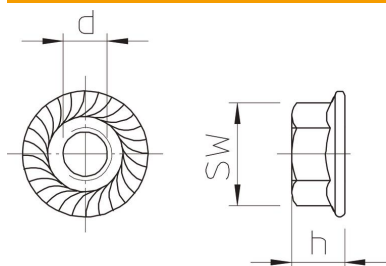

|       |      |
|-------|------|
| Maß d | 6 mm |
| Maß h | 6 mm |

# Technisches Datenblatt

Kombimutter A4

Artikelnummer: 6408970



## Technische Daten

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Gewinde              | M6             |
| Gewinde metrisch     | 6              |
| Gewindeart           | metrisch       |
| Halogenfrei          | ja             |
| Schlüsselweite       | 10             |
| Selbstsichernd       | ja             |
| Linksgewinde         | nein           |
| Gewinde imperial     | 1/4 Zoll       |
| Ausführung Mutter    | Mutter         |
| Schraubsystem Mutter | Außensechskant |