


Technisches Datenblatt

Kalziumsilikatplatte

Artikelnummer: 7202912

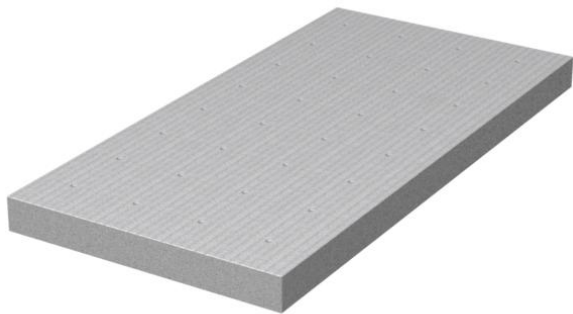

Kalziumsilikatplatte, als Auflageunterstützung, zum Bau von Rahmen im Durchbruch und zum Aufdoppeln bei geringen Wandstärken.
Baustoffklasse EN 13501 - A1 nicht brennbar.



Kalziumsilikat

Stammdaten

Artikelnummer	7202912
Typ	KSI-P3
Bezeichnung 1	Kalziumsilikatplatte
Bezeichnung 2	für Brandschutzanwendungen
Hersteller	OBO
Dimension	1000x250x30
Farbe	grauweiß
Werkstoff	Kalziumsilikat
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	222 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Kalziumsilikatplatte

Artikelnummer: 7202912



Abmessungen

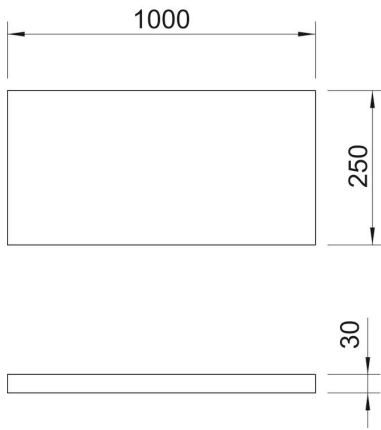

Abmessung	1000x250x30
Länge	1.000 mm
Breite	250 mm
Höhe	30 mm
Maß B	250 mm
Maß D min.	30 mm
Maß L	1.000 mm

Technische Daten

Art des Zubehörs	Kalziumsilikatplatte
------------------	----------------------