


# Technisches Datenblatt

## Abhängebügel

Art.-Nr. 6363946

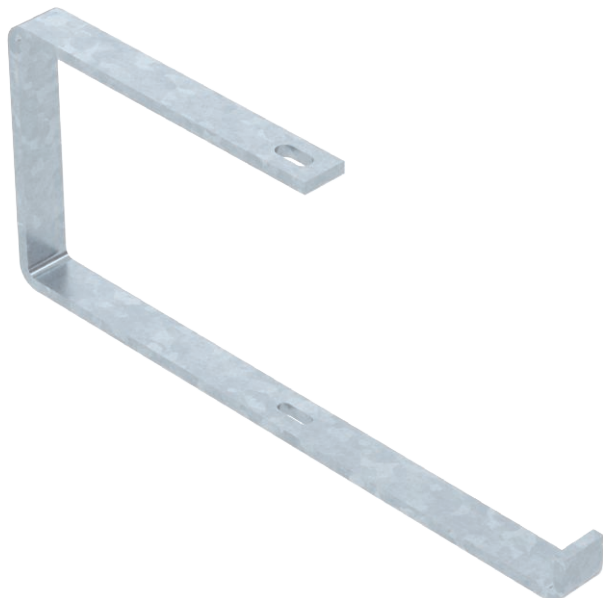

Abhängebügel für Kabeltrag-Systeme.




**St** Stahl  
**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	6363946
Typ	AHB 400 FT
Bezeichnung 1	Abhängebügel
Bezeichnung 2	Flachstahl
Dimension	B400mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	157,00 kg/100 St.

### Technische Daten

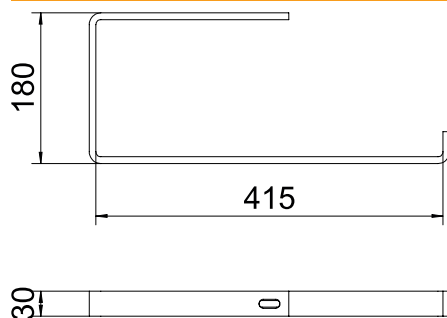

Breite	431,00 mm
Höhe	180,00 mm
Maß B	415,00 mm
Ausführung	Abhängebügel (C-Bügel)
Rinnenbefestigung	schraubbar
F in Decke	0,20 kN
für Breite	400,00 - 400,00 mm
für Gewindestange	M10
für Gewindestange metrisch	10
Geeignet für Rinnen-/Leiterbreite	400,00 mm
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Kabelrinne	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Kabelleiter	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Gitterrinne	<input type="checkbox"/>
Lochdurchmesser	11,00 mm
Materialstärke	8,00 mm
Verstellbar	<input type="checkbox"/>

# Technisches Datenblatt

Abhängebügel

Art.-Nr. 6363946

