

Technisches Datenblatt

Aufhängebügel 50

Art.-Nr. 6066505



Aufhängebügel zur Ketten- oder Stahldraht-Spannseilbefestigung von Leuchenträgerschiene Typ LTS 50 und AZ-Kleinkanal Typ AZK 50.


CE

St	Stahl
F	feuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	6066505
Typ	AHB 50 D4 FT
Bezeichnung 1	Aufhängebügel
Bezeichnung 2	für AZK 50 und LTS 50
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	feuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN 267, Teil 10
Oberfläche Kürzel	F
Kleinste VK-Einheit (VG)	50 Stück
Gewicht	1,99 kg/100 St.

Technische Daten

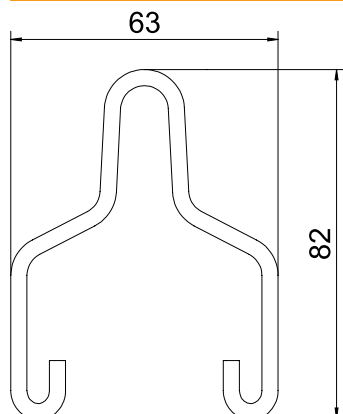

Breite	62,80 mm
Höhe	82,30 mm
F in kN	0,35 kN
F in N	350,00 N
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Materialstärke	4,00 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Scharnierend	<input type="checkbox"/>
Verstellbar	<input type="checkbox"/>