

# Technisches Datenblatt

## Stielausleger AS 55

Art.-Nr. 6419292



Stielausleger in schwerer Ausführung zur stufenlosen Befestigung am IS 8-Stiel.

Der Stielausleger kann beidseitig am I-Stiel befestigt werden.

Die Klemmlasche einzeln inklusive Schraube, Scheibe und Mutter kann unter der Art.-Nr. 6419007 separat bestellt werden.



**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt


### Stammdaten

Art.-Nr.	6419292
Typ	AS 55 31 FT
Bezeichnung 1	Stielausleger
Bezeichnung 2	für IS 8-Stiel
Dimension	B310mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	133,00 kg/100 St.

### Technische Daten

	Länge	310,00 mm
	Breite	310,00 mm
	Seitenhöhe	110,00 mm
	Maß B	310,00 mm
	Maß H	110,00 mm
	Maß L	310,00 mm
	Abmessung Wert	310x90
	Ausführung	Stielausleger
	Ausführung	Stielausleger
	F in kN	5,50 kN
	Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
	Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>

### Belastungsdiagramme

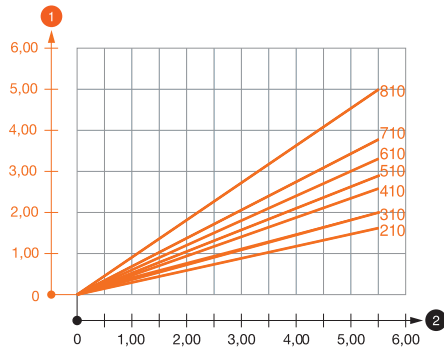

### Belastungsdiagramm Ausleger Typ AS 55

- 1 Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung
- 2 Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
- Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm