Technisches Datenblatt

Stielausleger AS 55

Art.-Nr. 6419328





Stielausleger in schwerer Ausführung zur stufenlosen Befestigung am IS 8-Stiel.

Der Stielausleger kann beidseitig am I-Stiel befestigt werden. Die Klemmlasche einzeln inklusive Schraube, Scheibe und Mutter kann unter der Art.-Nr. 6419007 separat bestellt werden.



St

Stahl


FT

tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

ArtNr.	6419328
Тур	AS 55 81 FT
Bezeichnung 1	Stielausleger
Bezeichnung 2	für IS 8-Stiel
Dimension	B810mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	409,20 kg/100 St.

Technische Daten

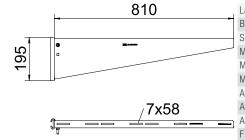

810,00 mm Länge Breite 810,00 mm 195,00 mm Seitenhöhe Мав В 810,00 mm Мав Н 195,00 mm Maß L 810,00 mm 810x195 Abmessung Wert Ausführung Stielausleger Ausführung Stielausleger F in kN 5,50 kN Geeignet für Funktionserhalt Rostfreier Stahl, gebeizt


Technisches Datenblatt

Stielausleger AS 55

Art.-Nr. 6419328



Belastungsdiagramme

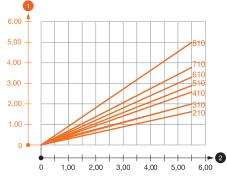

Belastungsdiagramm Ausleger Typ AS 55

- 1 Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung
- 2 Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
- Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm