
Technisches Datenblatt

Wand- und Stielausleger AW 30

Art.-Nr. 6419720

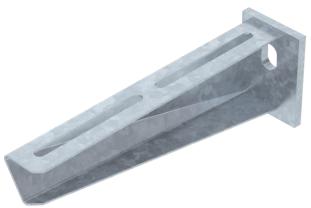



Mittelschwerer Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte.

Befestigung des Auslegers am U-Stiel ab der Breite 400 mm mit Sechskantschraube durch beide Holme des Stiels. Bitte dazu die passenden Distanzstücke einsetzen!



St

Stahl


FT

tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

ArtNr.	6419720
Тур	AW 30 21 FT
Bezeichnung 1	Wand- und Stielausleger
Bezeichnung 2	mit angeschweißter Kopfplatte
Dimension	B210mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	39,30 kg/100 St.

Technische Daten

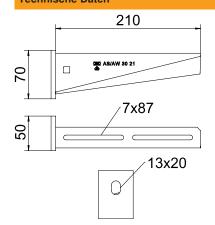

Breite	210,00 mm			
Seitenhöhe	70,00 mm			
Мав А	50,00 mm			
Мав В	210,00 mm			
Мав Н	70,00 mm			
Lochdurchmesser	13,00 mm			
Abmessung Wert	210 x 70			
Ausführung	/and- und Stielausleger			
Ausführung	Vand- und Stielasusleger			
EPD-Artikel				
F in kN	3,00 kN			
Geeignet für Funktionserhalt				
Rostfreier Stahl, gebeizt				
Winkelbereich	90,00 - 90,00 °			

Technisches Datenblatt

Wand- und Stielausleger AW 30

Art.-Nr. 6419720



Belastungsdiagramme

6,00 4,00 3,00 1,00 0 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 2,50 3,00 2,50 3,00 2,50 3,00 2,50 3,00 2,50 3,00 2,50 3,00 3,00 3,00 4,0

Belastungsdiagramm Ausleger Typ AW 30


- 1 Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung
- 2 Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
- Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm

Belastungskennwerte Dübel für Wand- und Stielausleger AW 30

Wandbefestigung											
	$\frac{F}{2} \qquad \frac{F}{2}$		Maximale Belastung [kN]								
	2 2		Auslege	Auslegerbreite [mm]							
		Dübel Typ	110	160	210	310	410	510	560	610	710
		BZ3 10x90/0-30	3,00	2,10	-	-	-	-	-	-	-
		BZ3 12x110/0-35	-	-	3,00	2,71	2,07	2,02	1,98	1,98	1,51

Die angegebenen Werte basieren auf ungerissenen Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

 Belastungswerte für AW 30 am Hängestiel



Belastungswerte für AW 30 am Hängestiel

Belastungskennwerte Dübel für Wand- und Stielausleger AW 30

T1	Wandbefestigung									
T2		Maximale Belastung [kN]								
Т3		Auslegerbreite [mm]								
T4	Dübel Typ	110	160	210	310	410	510	560	610	710
	BZ3 10x90/0-30	3,00	2,10	-	-	-	-	-	-	-
	BZ3 12x110/0-35	-	-	3,00	2,71	2,07	2,02	1,98	1,98	1,51