


Technisches Datenblatt

Bodenendblech

Art.-Nr. 7084141

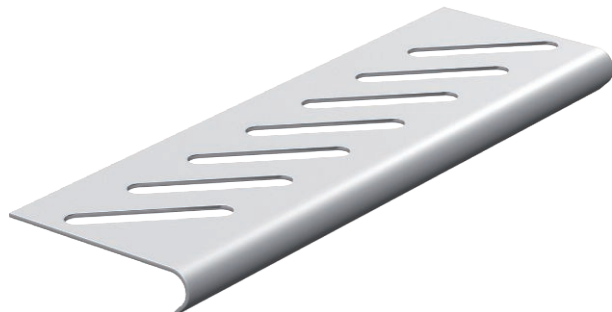

Zur Bodenverstärkung an den Rinnenenden und als Kabelschutz.

Zur Befestigung bitte Schrauben Typ FRSB M6x12 separat bestellen.




VA Edelstahl, rostfrei 1.4571

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Art.-Nr.	7084141
Typ	BEB 100 A4
Bezeichnung 1	Bodenendblech
Bezeichnung 2	für Kabelrinne
Dimension	B100mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4571
Werkstoff Kürzel	A4
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	4,60 kg/100 St.

Technische Daten

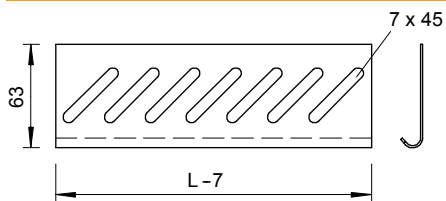

Breite	100,00 mm
Maß B	100,00 mm
Seitenhöhe	35,00 mm
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>