

# Technisches Datenblatt

## Bodenendblech

Art.-Nr. 7083157



Bodenendblech zur Bodenverstärkung an Kabelrinnenenden und als Kabelschutz.  
Zur Befestigung bitte Schrauben Typ FRSB M6x12 separat bestellen.




<b>St</b>	Stahl
<b>FS</b>	bandverzinkt

Produkttext Lieferumfang	Zu jedem Bodenendblech sind anteilig Flachrundschrauben Typ FRS B M6 x 12 mm separat zu bestellen.
--------------------------	--

### Stammdaten

Art.-Nr.	7083157
Typ	BEB 150 FS
Bezeichnung 1	Bodenendblech
Bezeichnung 2	für Kabelrinne
Dimension	B150mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	6,98 kg/100 St.

### Technische Daten

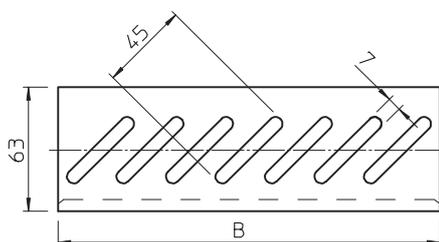

Breite	150,00 mm
Maß B	150,00 mm
Geeignet für Funktionserhalt	<input checked="" type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>