


# Technisches Datenblatt

## Bodenendblech

Art.-Nr. 7084048

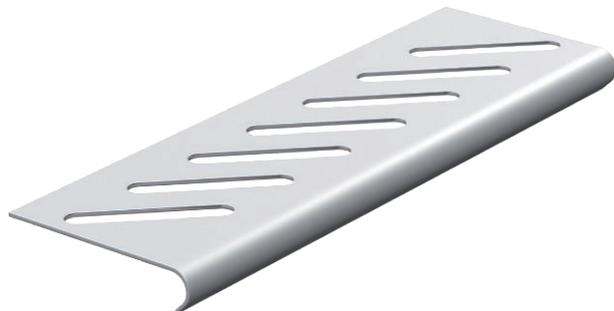

Zur Bodenverstärkung an den Rinnenenden und als Kabelschutz.

Zur Befestigung bitte Schrauben Typ FRSB M6x12 separat bestellen.




**VA** Edelstahl, rostfrei 1.4301

**2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Art.-Nr.	7084048
Typ	BEB 200 A2
Bezeichnung 1	Bodenendblech
Bezeichnung 2	für Kabelrinne
Dimension	B200mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	9,37 kg/100 St.

### Technische Daten

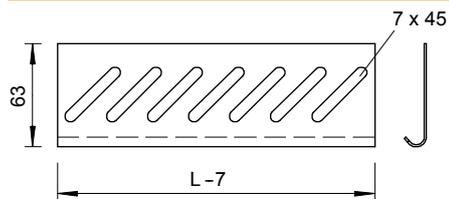

Breite	200,00 mm
Maß B	200,00 mm
Seitenhöhe	35,00 mm
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>