

Technisches Datenblatt

Bodenendblech

Art.-Nr. 7083408



Bodenendblech zur Bodenverstärkung an Kabelrinnenenden und als Kabelschutz.
Zur Befestigung bitte Schrauben Typ FRSB M6x12 separat bestellen.




St	Stahl
FS	bandverzinkt

Produkttext Lieferumfang	Zu jedem Bodenendblech sind anteilig Flachrundschrauben Typ FRS B M6 x 12 mm separat zu bestellen.
--------------------------	--

Stammdaten

Art.-Nr.	7083408
Typ	BEB 400 FS
Bezeichnung 1	Bodenendblech
Bezeichnung 2	für Kabelrinne
Dimension	B400mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	18,90 kg/100 St.

Technische Daten

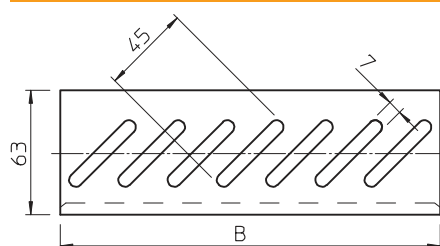

Breite	400,00 mm
Maß B	400,00 mm
Geeignet für Funktionserhalt	<input checked="" type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>