


Technisches Datenblatt

Bodenendblech

Art.-Nr. 7084149

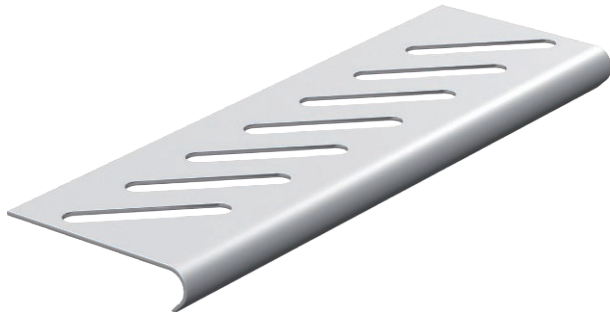

Zur Bodenverstärkung an den Rinnenenden und als Kabelschutz.
Zur Befestigung bitte Schrauben Typ FRSB M6x12 separat bestellen.




| | |
|-----------|----------------------------|
| VA | Edelstahl, rostfrei 1.4571 |
| 2B | blank, nachbehandelt |

Stammdaten

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Art.-Nr. | 7084149 |
| Typ | BEB 500 A4 |
| Bezeichnung 1 | Bodenendblech |
| Bezeichnung 2 | für Kabelrinne |
| Dimension | B500mm |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4571 |
| Werkstoff Kürzel | A4 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Oberfläche Kürzel | 2B |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 1 Stück |
| Gewicht | 23,70 kg/100 St. |

Technische Daten

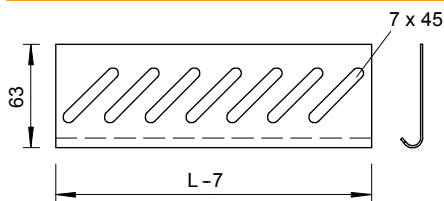

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Breite | 500,00 mm |
| Maß B | 500,00 mm |
| Seitenhöhe | 35,00 mm |
| Geeignet für Funktionserhalt | <input type="checkbox"/> |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | <input type="checkbox"/> |
| Weitspann-Ausführung | <input type="checkbox"/> |