

Technisches Datenblatt

Bodenendblech

Art.-Nr. 7083556



Bodenendblech zur Bodenverstärkung an Kabelrinnenenden und als Kabelschutz.
Zur Befestigung bitte Schrauben Typ FRSB M6x12 separat bestellen.




St	Stahl
FS	bandverzinkt

Produkttext Lieferumfang	Zu jedem Bodenendblech sind anteilig Flachrundschrauben Typ FRS B M6 x 12 mm separat zu bestellen.
--------------------------	--

Stammdaten

Art.-Nr.	7083556
Typ	BEB 550 FS
Bezeichnung 1	Bodenendblech
Bezeichnung 2	für Kabelrinne
Dimension	B550mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	26,10 kg/100 St.

Technische Daten

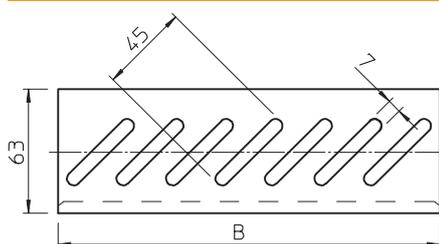

Breite	550,00 mm
Maß B	550,00 mm
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>