



Deckenbügel zur Gewindestangenabhängung.




- St** Stahl
- FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	6356109
Typ	DB FT
Bezeichnung 1	Deckenbügel
Bezeichnung 2	mit Seitenloch 10,5 mm
Dimension	80x40
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	20 Stück
Gewicht	16,00 kg/100 St.

### Technische Daten

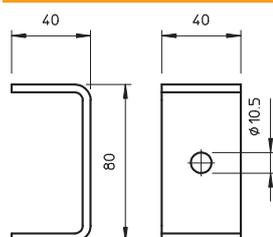

Länge	80,00 mm
Breite	40,00 mm
Geeignet für Gitterrinne	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Kabelleiter	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Kabelrinne	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Scharnierend	<input type="checkbox"/>
Verstellbar	<input type="checkbox"/>

