

Technisches Datenblatt

Deckel für 90°-Bogen

Art.-Nr. 7131785



Deckel für Kabelrinnenformteil Bogen 90° Typ RB 90 305 und 605.
Fixierung unter Kabelrinnendeckel, kein Befestigungsmaterial notwendig.


CE

St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	7131785
Typ	DFB 90 050 FT
Bezeichnung 1	Deckel Bogen 90°
Hersteller	OBO
Dimension	B50mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	12,00 kg/100 St.

Technische Daten

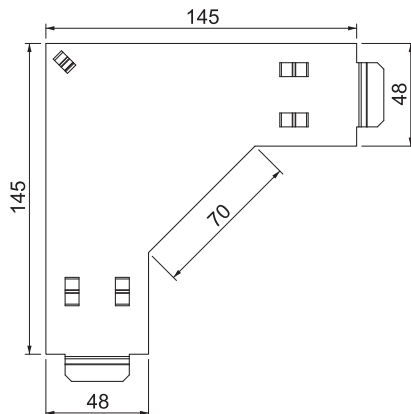

Maß B	50,00 mm
Abbiegung (Winkel)	90°
Befestigungsart	aufliegend
Blechstärke	1,00 mm
Geeignet für Kabelrinne	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Gitterrinne	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Kabelleiter	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Scharnierend	<input type="checkbox"/>