


Technisches Datenblatt

Großflächenscheibe

Art.-Nr. 6408729

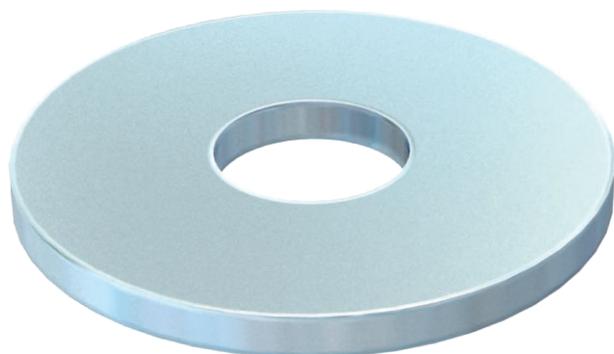

Unterlegscheibe mit besonders großem Außendurchmesser.




St	Stahl
F	feuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	6408729
Typ	DIN440 11 F
Bezeichnung 1	Unterlegscheibe
Bezeichnung 2	nach DIN 440
Dimension	M10
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	feuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN 267, Teil 10
Oberfläche Kürzel	F
Kleinste VK-Einheit (VG)	100 Stück
Gewicht	1,85 kg/100 St.

Technische Daten

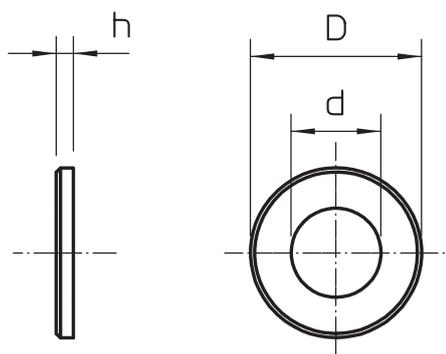

Maß D	34,00 - 34,00 mm
Maß d	11,00 mm
Maß h	3,00 mm
Außendurchmesser	34,00 mm
Facettenförmig	<input type="checkbox"/>
Gehärtet	<input type="checkbox"/>
Gewinde	M10
Lochdurchmesser	11,00 mm
Materialstärke	3,00 mm