


Technisches Datenblatt

Großflächenscheibe

Art.-Nr. 6408737

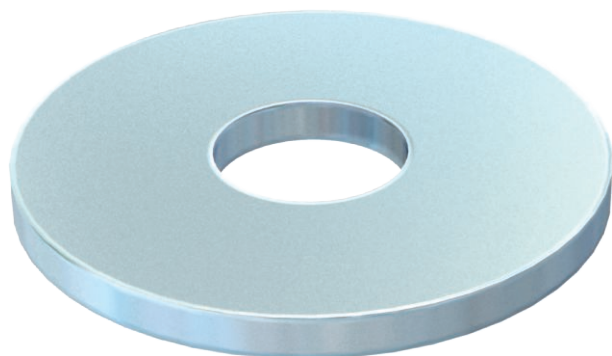

Unterlegscheibe mit besonders großem Außendurchmesser.





St	Stahl
F	feuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	6408737
Typ	DIN440 14 F
Bezeichnung 1	Unterlegscheibe
Bezeichnung 2	nach DIN 440
Dimension	M12
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	feuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN 267, Teil 10
Oberfläche Kürzel	F
Kleinste VK-Einheit (VG)	50 Stück
Gewicht	4,74 kg/100 St.

Technische Daten

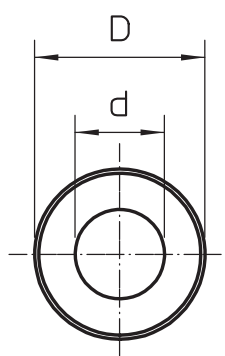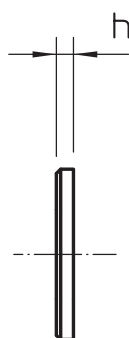

Maß D	44,00 - 44,00 mm
Maß d	13,50 mm
Maß h	4,00 mm
Außendurchmesser	44,00 mm
Facettenförmig	<input type="checkbox"/>
Gehärtet	<input type="checkbox"/>
Gewinde	M12
Lochdurchmesser	13,50 mm
Materialstärke	4,00 mm