


Technisches Datenblatt

Großflächenscheibe

Art.-Nr. 6408702

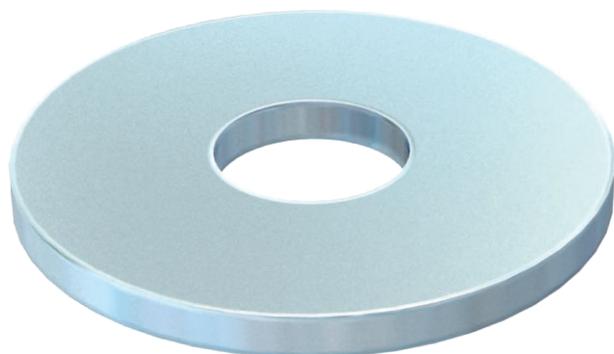

Unterlegscheibe mit besonders großem Außendurchmesser.





- St** Stahl
- F** feuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	6408702
Typ	DIN440 7 F
Bezeichnung 1	Unterlegscheibe
Bezeichnung 2	nach DIN 440
Dimension	M6
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	feuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN 267, Teil 10
Oberfläche Kürzel	F
Kleinste VK-Einheit (VG)	100 Stück
Gewicht	0,54 kg/100 St.

Technische Daten

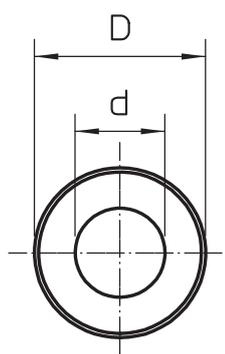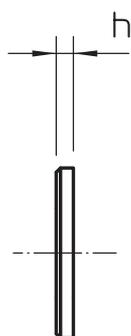

Maß D	22,00 - 22,00 mm
Maß d	6,60 mm
Maß h	2,00 mm
Außendurchmesser	22,00 mm
Facettenförmig	<input type="checkbox"/>
Gehärtet	<input type="checkbox"/>
Gewinde	M6
Lochdurchmesser	6,60 mm
Materialstärke	2,00 mm