


# Technisches Datenblatt

## Großflächenscheibe

Art.-Nr. 6408710

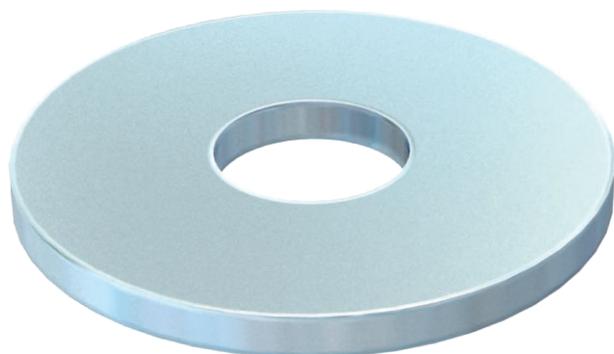

Unterlegscheibe mit besonders großem Außendurchmesser.





<b>St</b>	Stahl
<b>F</b>	feuerverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	6408710
Typ	DIN440 9 F
Bezeichnung 1	Unterlegscheibe
Bezeichnung 2	nach DIN 440
Dimension	M8
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	feuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN 267, Teil 10
Oberfläche Kürzel	F
Kleinste VK-Einheit (VG)	100 Stück
Gewicht	1,06 kg/100 St.

### Technische Daten

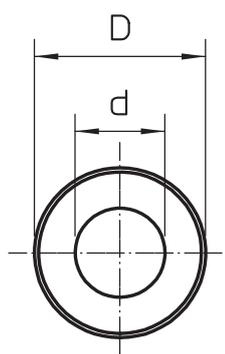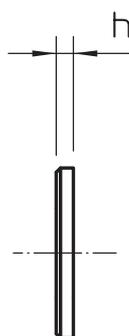

Maß D	28,00 - 28,00 mm
Maß d	9,00 mm
Maß h	3,00 mm
Außendurchmesser	28,00 mm
Facettenförmig	<input type="checkbox"/>
Gehärtet	<input type="checkbox"/>
Gewinde	M8
Lochdurchmesser	9,00 mm
Materialstärke	3,00 mm